

COMBINÉ SERVIETTES PAPIER EN ROULEAU/DÉCHETS WP5456



448 x 1348 x 220 mm

Distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur et à piles, déchets 48 l

- Combiné comprenant distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur (à piles) et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Distributeur de serviettes papier en rouleau avec technologie de capteurs sans contact, capacitive, zone de détection env. 3,5 cm. Longueur de papier et temps mort réglables. Fonctionne avec quatre piles monocellulaires courantes de 1,5 V.
- Prévu pour un rouleau de papier et un rouleau de réserve, dimensions : largeur 215 mm, diamètre extérieur 180 mm max., diamètre intérieur 50 mm.
- Fente transparente comme jauge de niveau de remplissage, fonction rouleaux empilés permettant d'avancer un rouleau de réserve avant la consommation totale du rouleau restant.
- Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 48 l.
- Accès par portes verrouillables.
- Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Montage : au moyen de six vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation et premier rouleau de papier.
- Poids, emballage individuel inclus : 25,8 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Combiné comprenant distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur (à piles) et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Distributeur électrique de serviettes papier en rouleau avec technologie de capteurs capacitive sans contact. Longueur de papier et temps mort réglables. Fonctionne avec quatre piles monocellulaires courantes de 1,5 V. Prévu pour un rouleau de papier, dimensions : largeur 215 mm, diamètre extérieur 180 mm max., diamètre intérieur 50 mm. Fente transparente servant de jauge de niveau de remplissage. Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 48 l. Accès par portes verrouillables. Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation et premier rouleau de papier.

Dimensions : 448 x 1348 x 220 mm

Réf. art. WP5456

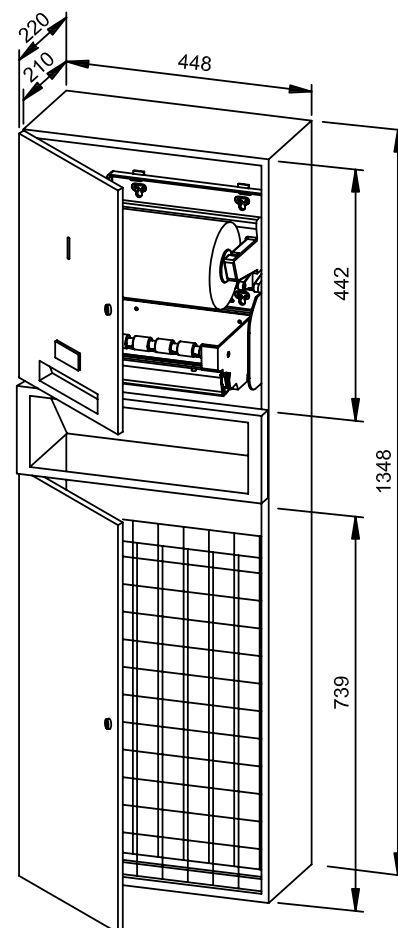

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	722 977
poli	731 977
(coloré) plastifié	728 977

Ernst Wagner GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR