

148 x 448 x 120 mm

Modèle fermé

- Garniture de brosse en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Porte avec pictogramme perforé « Brosse », ouverture par pression sur angle droit supérieur.
- Tête de brosse interchangeable.
- Pot à brosse amovible. Vis de butée intérieure pour une position optimale de la brosse.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 3,5 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Garniture de brosse, modèle fermé, en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Porte avec pictogramme perforé « Brosse », ouverture par pression sur angle droit supérieur. Tête de brosse interchangeable, pot de brosse amovible avec vis de butée intérieure pour une position optimale de la brosse. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 148 x 448 x 120 mm

Réf. art. WP162

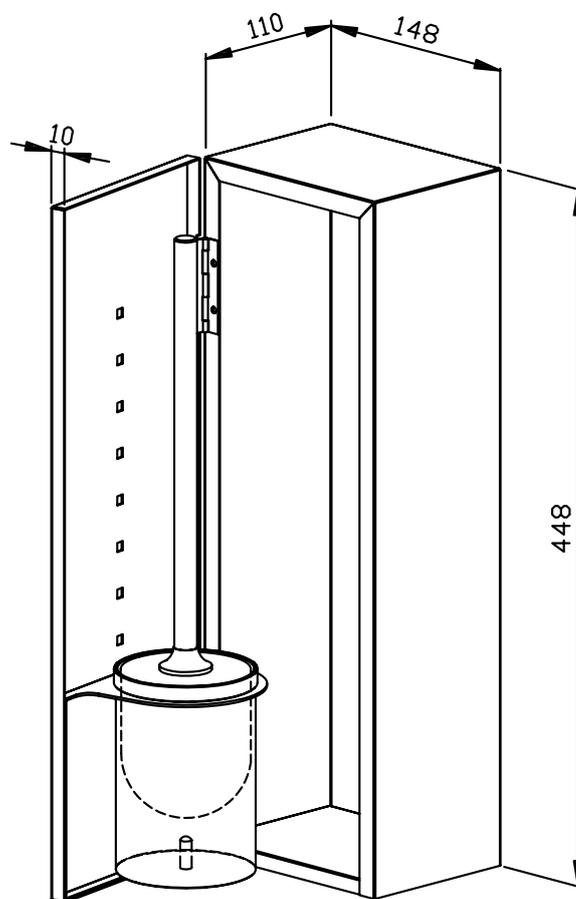

Surfaces disponibles

Réf.

mat rectifié (standard)

727 380

poli

731 380