

150 x 92 x 44 mm

- Support de papier toilette en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Prévu pour un rouleau de papier toilette courant, dimensions :
Diamètre extérieur max. 125 mm
Largeur max. 100 mm
Diamètre intérieur min. 38 mm
- Rosaces murales pour fixation invisible, deux points et antivol.
- Diamètre du support 16 mm
Largeur 150 mm
- Montage avec deux vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,4 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Support de papier toilette en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, pour montage en saillie. Rosaces murales pour fixation invisible, deux points et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions 150 x 92 x 44 mm

Réf. art. AC220

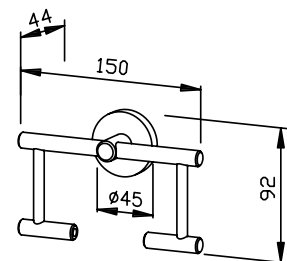

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	700 220
poli	731 220