

Ø 40 x 40 mm

- Butoir de porte au sol, en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié, avec rondelle en caoutchouc. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Hauteur 40 mm  
Diamètre 30 mm  
Diamètre de rondelle en caoutchouc 40 mm
- Fixation au sol invisible, centrée et antivol.
- Montage avec une vis.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, avec emballage individuel : 0,2 kg




## Proposition de texte pour les spécifications :

Butoir de porte mural en acier inoxydable massif (acier au nickel-chrome EN 1.4305), mat rectifié, avec rondelle en caoutchouc, pour montage au sol. Fixation invisible, centrée et antivol. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions Ø 40 x 40 mm

Réf. art. AC227

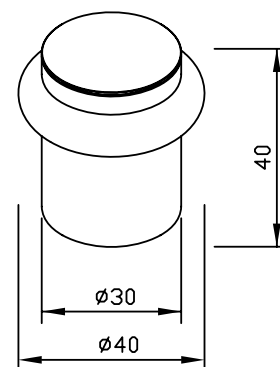

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	700 227
poli	731 227