

298 x 598 x 140 mm

Capacité env. 12 l

- Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 12 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique.
- En option, avec récipient pour déchets hygiéniques en plastique WP33 utilisable comme poubelle pour déchets hygiéniques.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 5,7 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 12 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 598 x 140 mm

Réf. art. WP133

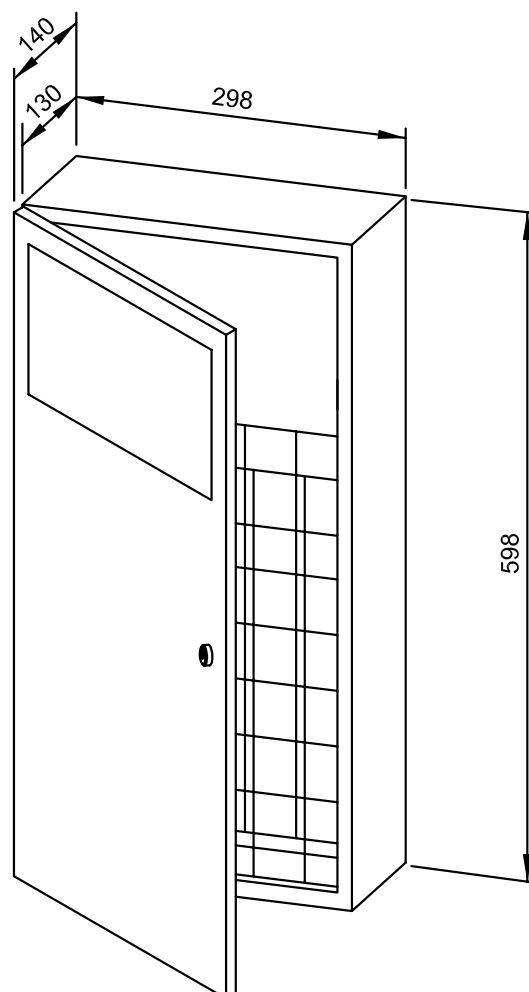

Accessoires en option	Réf.
Récipient pour déchets hygiéniques en plastique WP33	923 530

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 562
poli	731 562
(coloré) plastifié	728 121