

Ø 170 x 100 mm

- Anneau d'introduction en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- D'une seule pièce emboutie, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Montage : insérer et coller dans la découpe.
- Cote de montage Ø 155 mm
- Poids, emballage individuel inclus : 0,4 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Anneau d'introduction en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage horizontal sur plan vasque. D'une seule pièce emboutie, surfaces visibles mates rectifiées et brossées.

Dimensions Ø 170 x 100 mm

Réf. art. WP159

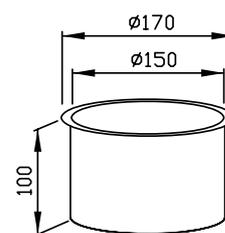

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 080
poli	731 080
(coloré) plastifié	729 080