

500-850 mm

- Poignée de support en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), robuste, réducteur de germes et d'entretien facile, mat rectifié. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Diamètre extérieur de tube de 32 mm pour prise en main ergonomique, rayons de courbure de 75 mm.
- Fixation murale avec plaque de fixation 6 points, 90 x 250 x 4 mm et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant.
- Pouvant supporter jusqu'à 125 kg.
- Fixation dissimulée par recouvrement mural autobloquant.
- Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE.
- Montage : au moyen de six vis.
- Matériel de fixation disponible en option pour différents supports.
- Tailles intermédiaires disponibles sur demande.




## Proposition de texte pour les spécifications :

Poignée de support en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301), diamètre extérieur de tube de 32 mm, surface mate rectifiée. Fixation murale avec plaque de fixation 6 points, 90 x 250 x 4 mm et avec rondelle d'étanchéité murale bicomposant ; pouvant supporter jusqu'à 125 kg. Fixation dissimulée par recouvrement mural autobloquant. Certification TÜV selon DIN EN 12182, marquage CE selon directive 93/42 CEE.

Longueur ..... mm

Réf. art. BF611

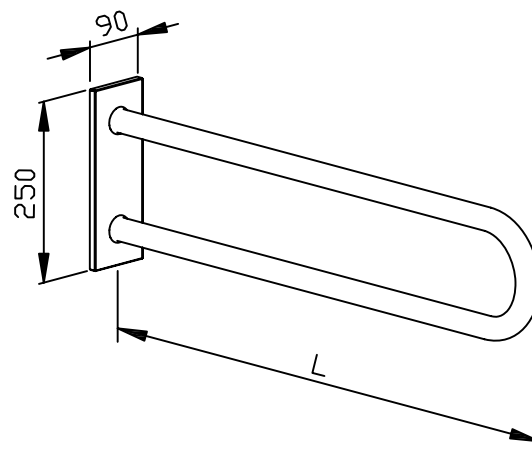

| Accessoires                                   | Réf.    |
|---|---------|
| Support de papier toilette BA 010             | 600 010 |
| Plaque de prémontage BA 017                   | 600 017 |
| Déclencheur de chasse d'eau et d'appel BA 020 | 600 020 |
| Déclencheur de chasse d'eau BA 063            | 600 063 |

| Accessoires matériel de fixation / nature du mur | Réf.    |
|--|---------|
| Bois   | 923 210 |
| Béton (>B15)                                     | 923 211 |
| Béton léger/béton expansé/brique perforée        | 923 212 |

| Surfaces disponibles    | Longueur / Réf. |         |         |         |
|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                         | 500 mm          | 600 mm  | 700 mm  | 850 mm  |
| mat rectifié (standard) | 611 500         | 611 600 | 611 700 | 611 800 |
| texturé et poncé        | 611 510         | 611 610 | 611 710 | 611 810 |