

500-850 mm

- Stützgriff aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen.
Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Rohraußendurchmesser 32 mm für ergonomisches Greifen, Biegeradien 75 mm.
- Wandbefestigung mit 6-Punkt-Befestigungsplatte, 90 x 250 x 4 mm, und 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 125 kg.
- Befestigung verdeckt durch selbsthemmende Wandabdeckung.
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit sechs Schrauben.
- Befestigungsmaterial als Zubehör für verschiedene Untergründe lieferbar.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Stützgriff aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Oberfläche matt geschliffen. Wandbefestigung mit 6-Punkt-Befestigungsplatte, 90 x 250 x 4 mm, und 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Befestigung verdeckt durch selbsthemmende Wandabdeckung. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.

Länge mm

Artikel Nr. BF611

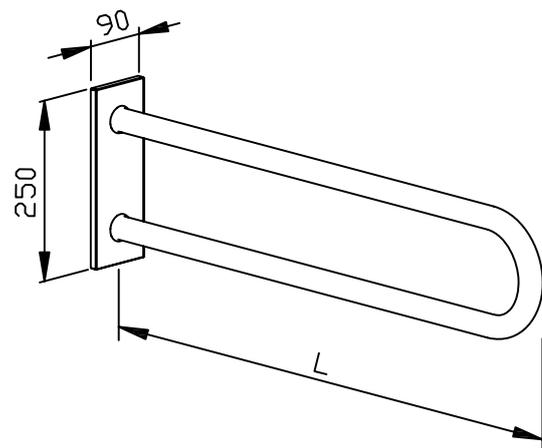

| Zubehör | Ident-Nr. |
|------------------------------------|-----------|
| Toilettenpapierhalter BA 010 | 600 010 |
| Vormontageplatte BA 017 | 600 017 |
| Spülkasten- und Rufauslöser BA 020 | 600 020 |
| Spülkastenauslöser BA 063 | 600 063 |

| Zubehör Befestigungsmaterial / Wandbeschaffenheit | Ident-Nr. |
|---|-----------|
| Holz | 923 210 |
| Beton (>B15) | 923 211 |
| Leichtbeton/Gasbeton/Hochlochziegel | 923 212 |

| Lieferbare Oberflächen | Länge / Ident-Nr. | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 850 mm |
| matt geschliffen (standard) | 611 500 | 611 600 | 611 700 | 611 800 |
| strukturiert und gestrahlt | 611 510 | 611 610 | 611 710 | 611 810 |