

298 x 298 x 120 mm

env. 500 serviettes en papier

- Distributeur de serviettes en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable avec bords verticalement arrondis, ouvert en haut. Surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Prévue pour env. 500 serviettes en papier courantes, pliées en accordéon. Dimensions du papier (plié) : 240-250 mm x 100-115 mm.
- Fente transparente servant de jauge de niveau de remplissage.
- Rechargeable par le haut.
- Montage : au moyen de trois vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 3,3 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Distributeur de serviettes en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable avec bords verticalement arrondis, ouvert en haut. Surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Quantité de remplissage env. 500 serviettes en papier. Fente transparente servant de jauge de niveau de remplissage. Rechargeable par le haut. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 298 x 298 x 120 mm

Réf. art. PP13

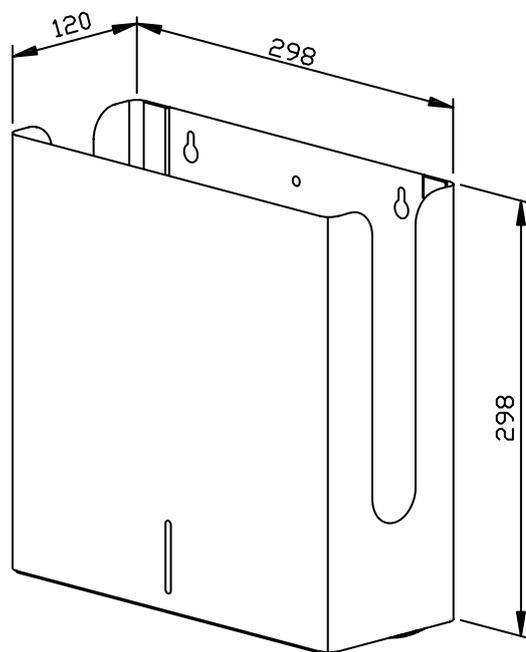

Surfaces disponibles	Réf.
mat rectifié (standard)	727 280
poli	732 280
(coloré) plastifié	729 280